

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M8X170



Numéro d'article	07000.080.170
Marque	-
UBB	951351647213
UNSPSC	31161605
EAN	8715492044976
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	170 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avertissement:  
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


### Normes

DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1

### Spécifications techniques

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Filetage total quand $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	170

### Dessin technique

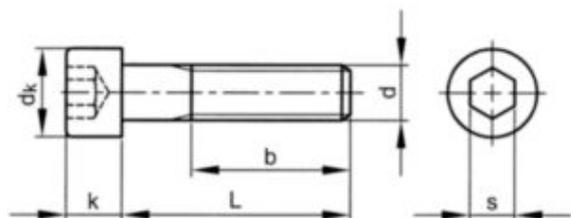

P

1.25

S

**FABORY**

6