

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M10X140



Numéro d'article	07000.100.140
Marque	-
UBB	950351375791
UNSPSC	31161605
EAN	8715492045324
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	140 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avertissement:  
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


### Normes

DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241
BS	4168-1

### Spécifications techniques

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	140

### Dessin technique

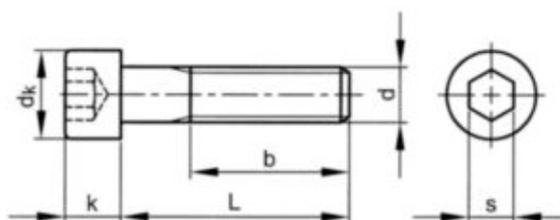

P

1.5

S **FABORY**