

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M12X140



Numéro d'article	07000.120.140
Marque	-
UBB	950351378274
UNSPSC	31161605
EAN	8715492045751
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	140 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

BS	4168-1
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Spécifications techniques

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Filetage total quand $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	140

Dessin technique

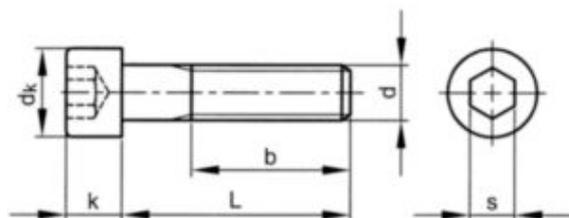

P

1.75

S

FABORY

10