

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M14X35



Numéro d'article	07000.140.035
Marque	-
UBB	950351379181
UNSPSC	31161605
EAN	8715492045959
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	35 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NEN	1241

Spécifications techniques

b	40
d-D	M14
dk (max.)	21
Filetage total quand $L \leq$	55
k (max.)	14
L (mm)	35

Dessin technique

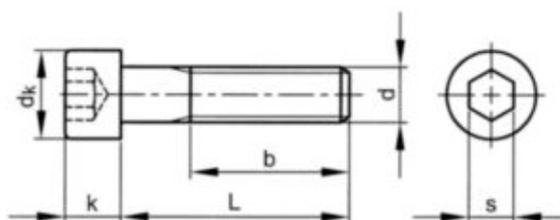

P

2

S

FABORY

12