

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M16X120



Numéro d'article	07000.160.120
Marque	-
UBB	950351382540
UNSPSC	31161605
EAN	8715492046437
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	120 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1

Spécifications techniques

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Filetage total quand $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	120

Dessin technique

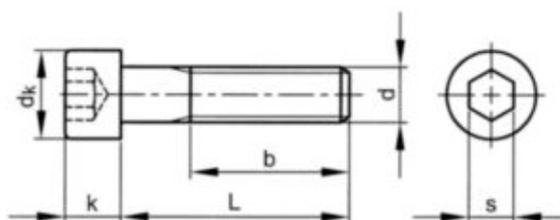

P

2

S

FABORY

14