

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M20X30



Numéro d'article	07000.200.030
Marque	-
UBB	950351384603
UNSPSC	31161605
EAN	8715492046925
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	30 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125

Spécifications techniques

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Filetage total quand $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	30

Dessin technique

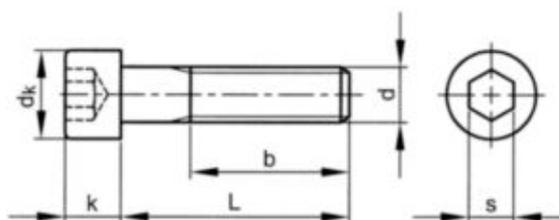

P

2.5

S

FABORY

17