

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M20X220



Numéro d'article	07000.200.220
Marque	-
UBB	950351386764
UNSPSC	31161605
EAN	8715492047229
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	220 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
BS	4168-1
NF	E25-125

Spécifications techniques

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Filetage total quand $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	220

Dessin technique

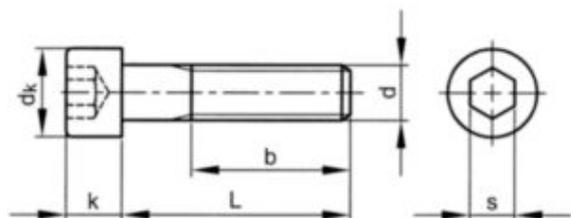

P

2.5

S

FABORY

17