

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M20X280



Numéro d'article 07000.200.280

Marque -

UBB 950351387002

UNSPSC 31161605

EAN 8715492047281

PKG. de 5 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	280 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

Spécifications techniques

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Filetage total quand $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	280

Dessin technique

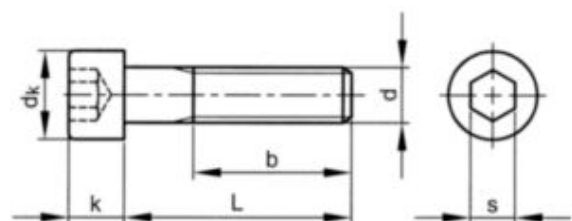

P

2.5

S

17

FABORY