

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M20X300



Numéro d'article	07000.200.300
Marque	-
UBB	950351387184
UNSPSC	31161605
EAN	8715492047304
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	300 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NEN	1241
DIN	912

Spécifications techniques

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Filetage total quand $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	300

Dessin technique

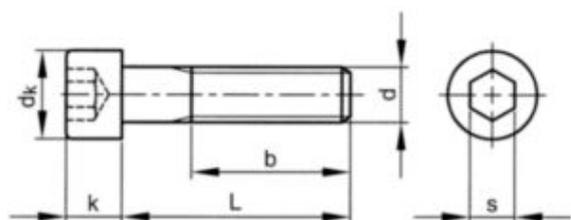

P

2.5

S

FABORY

17