

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M20X380



Numéro d'article	07000.200.380
Marque	-
UBB	955351159764
UNSPSC	31161605
EAN	8715492047366
PKG. de 5	Boîte complète uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	380 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
DIN	912

Spécifications techniques

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Filetage total quand L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	380

Dessin technique

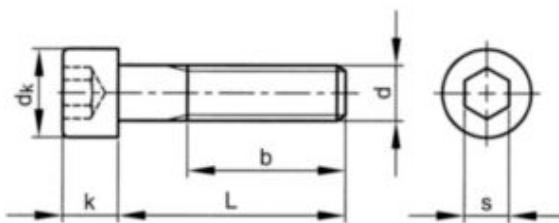

P

2.5

s **FABORY** 17