

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M24X45



Numéro d'article	07000.240.045
Marque	-
UBB	950351388331
UNSPSC	31161605
EAN	8715492047670
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	45 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info  
 Avertissement:  
 la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


### Normes

ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912

### Spécifications techniques

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Filetage total quand $L \leq$	85
k (max.)	24
L (mm)	45

### Dessin technique

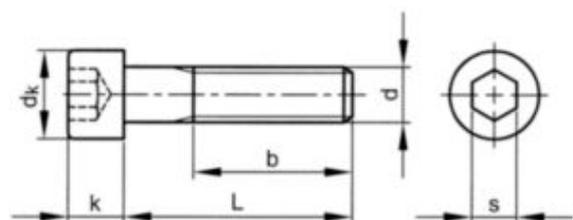

P

3

s

**FABORY**

19