

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M30X210



Numéro d'article	07000.300.210
Marque	-
UBB	953351183520
UNSPSC	31161605
EAN	8715492048530
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	210 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
NEN	1241

Spécifications techniques

b	72
d-D	M30
dk (max.)	45
Filetage total quand $L \leq$	100
k (max.)	30
L (mm)	210

Dessin technique

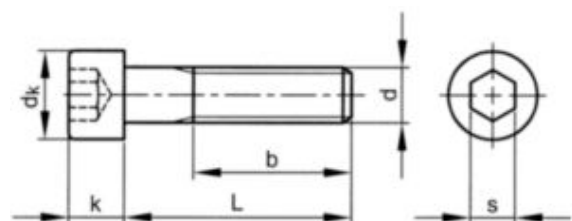

P

3.5

S

22

FABORY