

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M33X120



Numéro d'article	07000.330.120
Marque	-
UBB	950351393778
UNSPSC	31161605
EAN	8715492048738
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M33
Longueur	120 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NEN	1241
ISO	4762
BS	4168-1

Spécifications techniques

b	78
d-D	M33
dk (max.)	50
Filetage total quand $L \leq$	100
k (max.)	33
L (mm)	120

Dessin technique

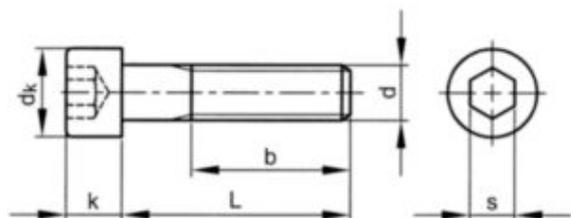

P

3.5

s

FABORY

24