


## Vis à tête hexagonale filetage partiel avec écrou hexagonale DIN 601/555 Acier Electro zingué 4.8 M20X190

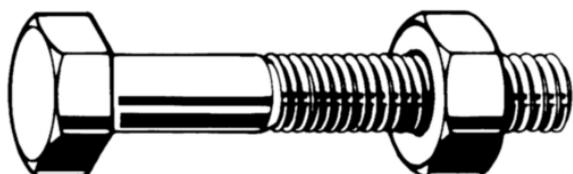

Numéro d'article	08200.200.190
Marque	-
UBB	952351000395
UNSPSC	31161620
EAN	8715492552600
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	190 mm
Classe	4.6
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de  4  au minimum.


### Normes

DIN	601/555
NF	E25-115-1/E25-402
ISO	≈4016/4033
NEN	102/697

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	190
m	16

### Dessin technique

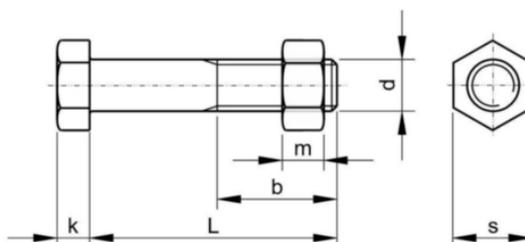

P

2.5

s

30