


## Vis à tête hexagonale filetage partiel avec écrou hexagonale DIN 601/555 Acier Electro zingué 4.8 M30X140

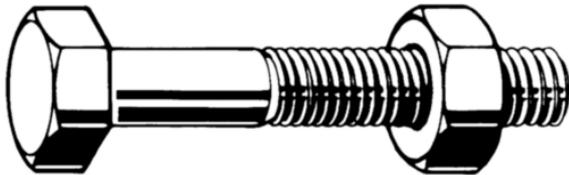

Numéro d'article	08200.300.140
Marque	-
UBB	500644857616
UNSPSC	31161620
EAN	8717077034310
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	140 mm
Classe	4.6
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de  4  au minimum.


### Normes

NF	E25-115-1/E25-402
ISO	≈4016/4033
DIN	601/555
NEN	102/697

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	140
m	24

### Dessin technique

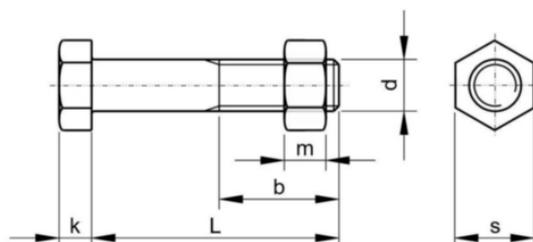

P

3.5

s

46