


Corps de boulon à tête fraisée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 605/555 Acier Electro zingué 4.6 M10X60

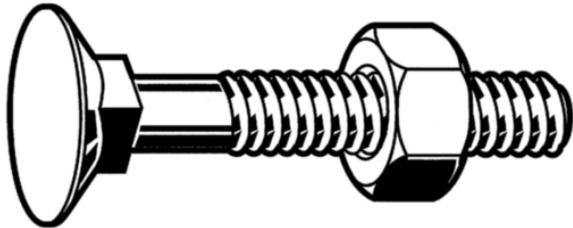

Numéro d'article	08206.100.060
Marque	-
UBB	951351344761
UNSPSC	31161612
EAN	8715492553492
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	60 mm
Classe	4.6
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de 4 au minimum.


Normes

DIN	605/555
-----	---------

Spécifications techniques

b (min.)	26
d-D	M10
dk (max.)	24.65
L (mm)	60
m	8
P	1.5
fn (max.)	11.55
s	17

Dessin technique

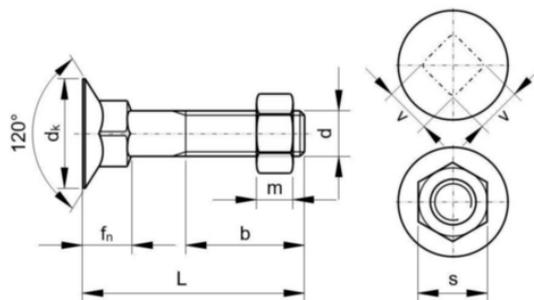

v (max.)

10.58

FABORY