


Vis à tête rectangulaire à angles abattus, avec écrou DIN 261/555 Acier Brut 4.6 M24X90

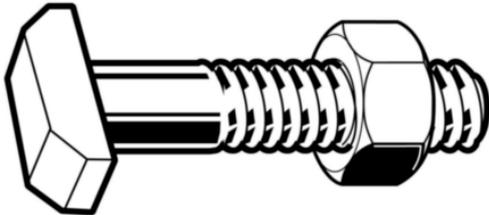

Numéro d'article	16191.240.090
Marque	-
UBB	500650989519
UNSPSC	31162400
EAN	8717077313484
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	90 mm
Classe	4.6
Forme de tête	Tête rectangulaire à angle
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	261/555
-----	---------

Spécifications techniques

b	54
d-D	M24
ds (max.)	24.84
k (nom.)	15
L (mm)	90
m1	43
m2	19
n	24
P	3
s	36

Dessin technique

