


## Pitons Acier Electro zingué M8X50X10

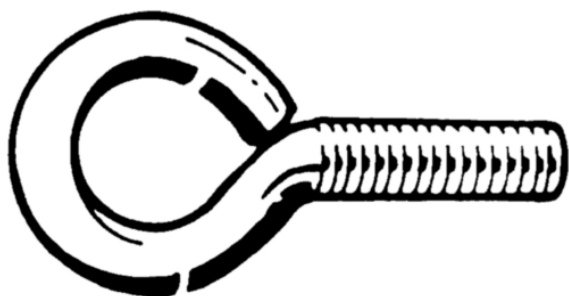

Article n °	17420.085.010
Marque	-
UBB	408370397221
UNSPSC	31161610
EAN	8712547008655
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

D	10
d <sub>1</sub>	M8
Diamètre (d-D)	M8
Diamètre de l'oeil	10
Longueur (L)	50
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Type no.	111G

### Normes

### Spécifications techniques

d <sub>2</sub>	7
P	1.25

### Dessin technique

