


## Vis sans tête fendue à bout cuvette DIN 438 Acier Brut 14H M4X10

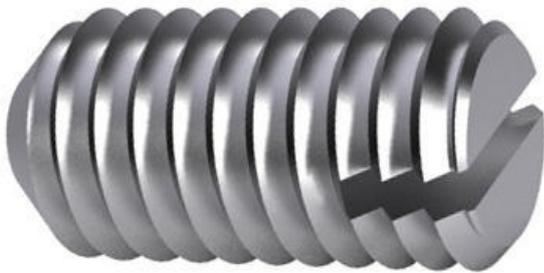

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 20000.040.010                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 950351709924                 |
| UNSPSC           | 31161505                     |
| EAN              | 8715492601131                |
| PKG. de 500      | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M4                |
| Longueur              | 10 mm             |
| Classe                | 14H               |
| Mode d'entraînement   | Fendue            |
| Matière               | Acier             |
| Direction du filetage | Droit             |
| Point                 | Cuvette           |
| Revêtement            | Brut              |
| Filetage              | Filetage métrique |

### Normes

|     |         |
|-----|---------|
| NEN | 1486    |
| DIN | 438     |
| ISO | 7436    |
| NF  | E25-163 |

### Spécifications techniques

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M4  |
| dz     | 2   |
| L (mm) | 10  |
| n      | 0.6 |
| P      | 0.7 |

### Dessin technique

