


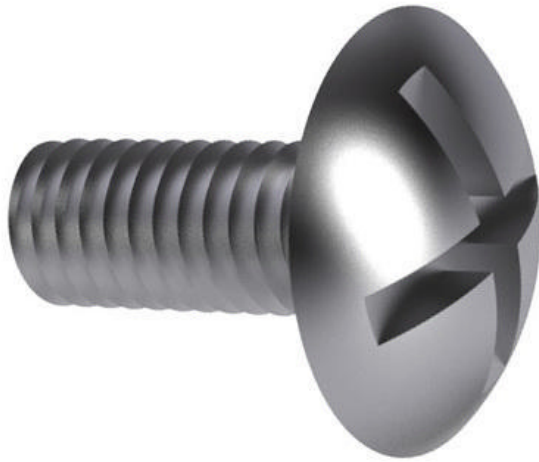

Vis à métaux tête poêlier fendue en croix NF ≈E25-129 Acier Electro zingué 4.8 M6X10

Numéro d'article	24650.060.010
Marque	-
UBB	950353515014
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638564
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-129
----	----------

Spécifications techniques

d-D	M6
dk (max.)	14
k (max.)	4.2
L (mm)	10
n	1.6
P	1

Dessin technique

