


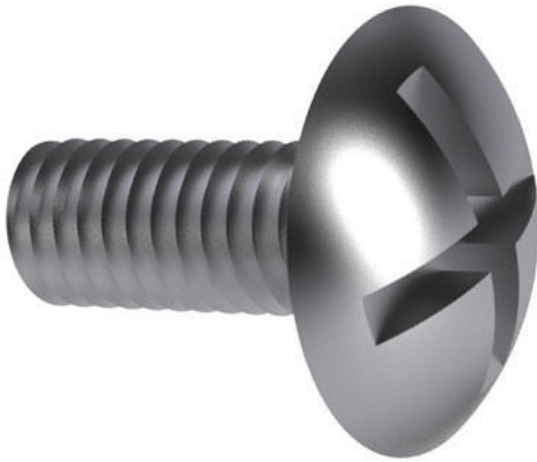

## Vis à métaux tête poêlier fendue en croix NF ≈E25-129 Acier Electro zingué 4.8 M8X60

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 24650.080.060                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 951353572591                 |
| UNSPSC           | 31161504                     |
| EAN              | 8715492638793                |
| PKG. de 100      | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Diamètre            | M8                |
| Longueur            | 60 mm             |
| Classe              | 4.8               |
| Mode d'entraînement | Fendue            |
| Forme de tête       | Tête bombée       |
| Matière             | Acier             |
| Revêtement          | Electro zingué    |
| Filetage            | Filetage métrique |

### Normes

|    |          |
|----|----------|
| NF | ≈E25-129 |
|----|----------|

### Spécifications techniques

|           |      |
|-----------|------|
| d-D       | M8   |
| dk (max.) | 20   |
| k (max.)  | 4.4  |
| L (mm)    | 60   |
| n         | 2    |
| P         | 1.25 |

### Dessin technique

