


Vis à tôle à tête bombée à six lobes internes ISO 14585 C Acier Electro zingué ST4,2X50MM

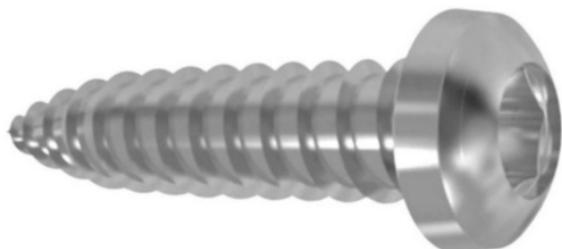

Numéro d'article	26501.042.050
Marque	-
UBB	500645233486
UNSPSC	31161507
EAN	8717077064843
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.2 mm
Longueur	50 mm
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage de vis à tôle

Normes

ISO	14585 C
-----	---------

Spécifications techniques

D (mm)	4.2
dk (max.)	8
k (max.)	3.1
L (mm)	50
P	1.4
Clé	20

Dessin technique

