


MAXXFAST Vis autoperceuse tête cylindrique ttap® DIN ≈7504 M Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,8X38MM

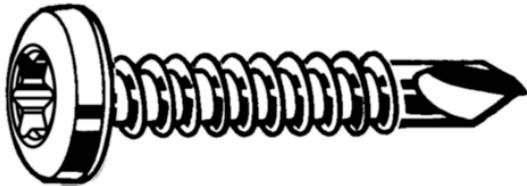

Numéro d'article	30385.048.038
Marque	-
UBB	500618357379
UNSPSC	31162400
EAN	8715494496865
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.8 mm
Longueur	38 mm
Application (métal)	Aluminium
Mode d'entraînement	ttap®
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Boîtes complètes uniquement.

Normes

ISO	≈15481
DIN	≈7504-M

Spécifications techniques

D (mm)	4.8
dk	9.14
k	3.4
L (mm)	38
L1	6.5
No. ttap	25

Dessin technique

