

Vis auto-perceuses à tête hexagonale à embase DIN 7504 K Acier Electro zingué grand conditionnement ST3,9X19MM



Numéro d'article	31810.039.019
Marque	-
UBB	950352760967
UNSPSC	31161507
EAN	8715492965080
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3.9 mm
Longueur	19 mm
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Longueur max. de serrage KL = L - L1. Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène. grand conditionnement


Normes

DIN	7504-K
ISO	15480

Spécifications techniques

dc	8.3
D (mm)	3.9
k (max.)	3.4
L (mm)	19

Dessin technique

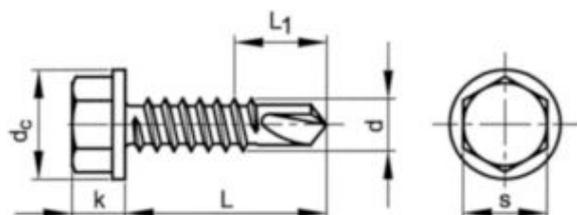

L1 ≈	6
P	1.3
s	5.5

FABORY