


Stainless steel A2 / Stainless steel 4,8X8MM Rivet aveugle à tête plate, étanche

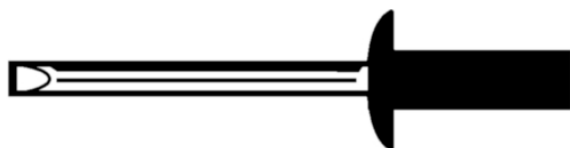

Numéro d'article	33670.048.008
Marque	-
UBB	950369255019
UNSPSC	31162201
EAN	8715492972460
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (mm)	4.8
Longueur (L) (mm)	8
Epaisseur de serrage	1,0-3,0
Forme de tête	Tête ronde
Material body/mandrel	St.st. A2 / St.st.
Material body/mandrel	Stainless steel A2 / Stainless steel
$\varnothing d_m$	$\approx 2,90$
Cisaillement admissible en N	4500
Traction admissible en N	5500

Normes

Spécifications techniques

Foret \varnothing	4.90
k	≤ 2
$\varnothing d_k$	9.5
p	≥ 27

Dessin technique

