


## Rivet aveugle à tête plate large, ouvert Aluminium AIMg 2,5-3,5 / Acier Electro zingué 5,0X12MM dk=11

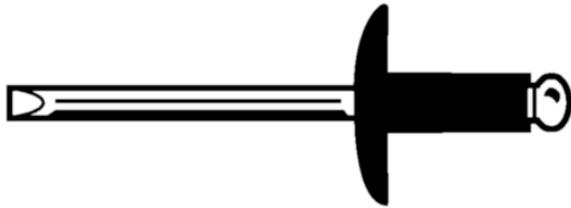

Numéro d'article	34113.501.211
Marque	-
UBB	950369323585
UNSPSC	31162201
EAN	8715493080195
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	5 mm
Longueur	12 mm
Matière du mandrin	Acier
Forme de tête	Tête ronde
Material body/mandrel	Aluminium AIMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets	Ouvert
Revêtement	Electro zingué

### Normes

### Spécifications techniques

D (mm)	5
Foret ø	5.1
Épaisseur de serrage	6.0-8.0
L (mm)	12

### Dessin technique

