


## Rivet aveugle à tête plate large, ouvert Aluminium AIMg 2,5-3,5 / Acier Electro zingué 5,0X12MM dk=14

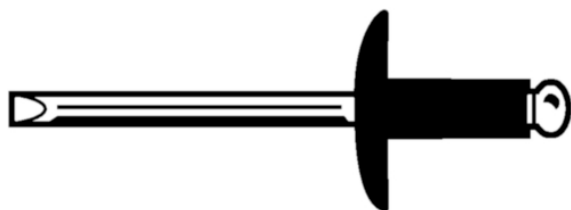

Numéro d'article	34113.501.214
Marque	-
UBB	950369330838
UNSPSC	31162201
EAN	8715493080201
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (mm)	5
Longueur (L) (mm)	12
Epaisseur de serrage	6,0-8,0
Forme de tête	Tête ronde
Material body/mandrel	Al AIMg 2,5-3,5 / Ac
Material body/mandrel	Aluminium AIMg 2,5-3,5 / Acier
$\varnothing d_m$	$\approx 2,70$
Cisaillement admissible en N	2000
Revêtement	Electro zingué
Traction admissible en N	2500

### Normes

### Spécifications techniques

Foret $\varnothing$	5.10
k	$\leq 2,5$
p	$\geq 27$

### Dessin technique

