


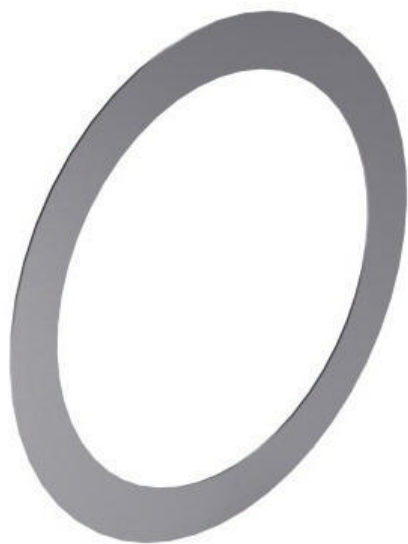

Rondelle d'ajustage épaisseur h=1,0mm DIN 988 Acier 2 K 50 Brut h=1,0mm 40X50MM

Numéro d'article 38590.400.050

Marque -

UBB 950356318457

UNSPSC 31163301

EAN 8715492781017

PKG. de 25 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	40 mm
Matière	Acier
Matière technique	2 K 50
Diamètre extérieur	50
Revêtement	Brut
Info	h=1,0MM

Normes

DIN	988
-----	-----

Spécifications techniques

d1	40
d1 (max.)	40.33
d1 (min.)	40.08
d2	50
d2 (max.)	49.92
d2 (min.)	49.67
D (mm)	40
Epaisseur	1

Dessin technique

