

## Goupille cylindrique trempée, m6 DIN 6325 Acier 60±2HRC Brut 1X10MM



Numéro d'article	39080.010.010
Marque	-
UBB	950359020308
UNSPSC	31163203
EAN	8715492798350
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	1 mm
Longueur	10 mm
Matière	Acier
Matière technique	60±2HRC
Revêtement	Brut

### Normes

NF	≈E27-475
DIN	6325
NEN	≈2282
ISO	≈8734-A


**Info**

Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées comme chevilles pour les outils, les dispositifs de serrage et les appareils de mesure. La longueur nominale (L#, classe de tolérance js14) comprend les extrémités arrondies.

### Spécifications techniques

D (mm)	1
L (mm)	10
L1	10
L2	0.4
r	1
z1 ≈	0.15

### Dessin technique

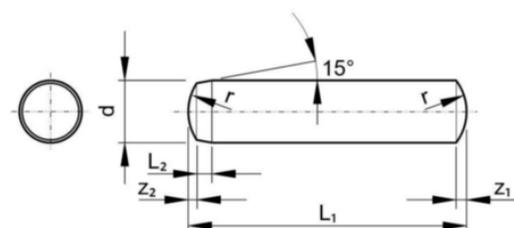

z2 ≈

0.08

**FABORY**