

## Clou cannelé à tête demi-ronde DIN 1476 Acier Brut 2,3X8MM



Numéro d'article	39760.023.008
Marque	-
UBB	500645415141
UNSPSC	31163215
EAN	8717077085305
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	2.3 mm
Longueur	8 mm
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Acier
Revêtement	Brut

**Info**  
 Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier). La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11. La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js15.


### Normes

DIN	1476
-----	------

### Spécifications techniques

d1	2.3
d2 ≈	2.5
d3	4
D (mm)	2.3
f ≈	0.5

### Dessin technique

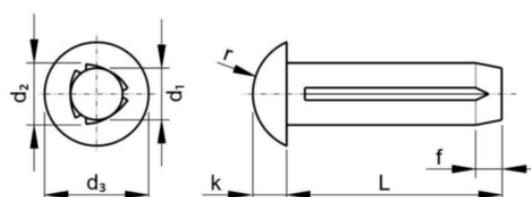

k	1.4
L (mm)	8
r ≈	2.1
Tolérance	+0/-0.075