

Clou cannelé à tête demi-ronde DIN 1476 Acier Brut 2,5X10MM



Numéro d'article	39760.025.010
Marque	-
UBB	500645382473
UNSPSC	31163215
EAN	8717077085381
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	2.5 mm
Longueur	10 mm
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Acier
Revêtement	Brut

Info Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier). La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11. La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js15.


Normes

DIN	1476
-----	------

Spécifications techniques

d1	2.5
d2 ≈	2.7
d3	4.4
D (mm)	2.5
f ≈	0.7

Dessin technique

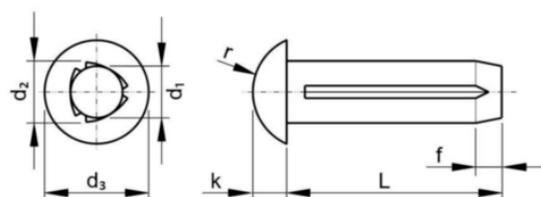

k	1.4
L (mm)	10
$r \approx$	2.4
Tolérance	+0/-0.075