

Clou cannelé à tête demi-ronde DIN 1476 Aluminium 2X5MM



Numéro d'article	45390.020.005
Marque	-
UBB	500648883527
UNSPSC	31163215
EAN	8717077229884
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	2 mm
Longueur	5 mm
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Aluminium
Info	Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier). La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11. La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js15.


Normes

DIN	1476
-----	------

Spécifications techniques

d1	2
d2 ≈	2.15
d3	3.5
D (mm)	2
f ≈	0.5
k	1.2

Dessin technique

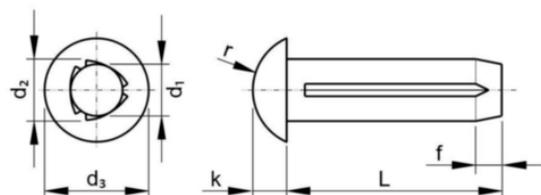

L (mm)	5
r _a	1.9
Tolérance	+0/-0.05