


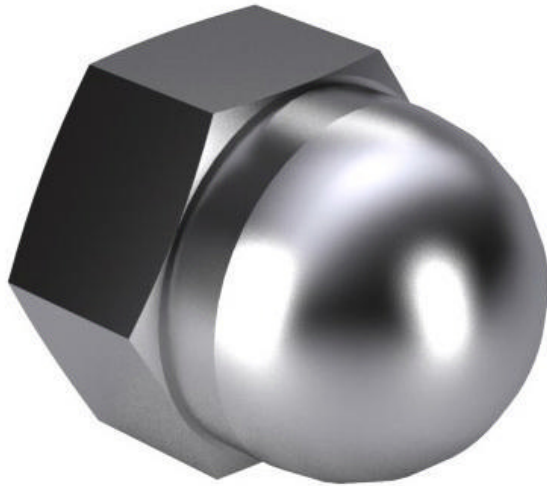

Écrou hexagonal borgne, type haut, décolleté DIN 1587 Laiton CU2/CU3 Chromé tourné M12

Numéro d'article	47361.120.001
Marque	-
UBB	500648897568
UNSPSC	31161705
EAN	8717077230491
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Laiton
Matière technique	CU2/CU3
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Chromé
Filetage	Filetage métrique
Info	tourné

Normes

NEN	1618
DIN	1587

Spécifications techniques

d-D	M12
dk (max.)	18
h	22
m (max.)	10
P	1.75
s	19
t	16

Dessin technique

