

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M14X130

Numéro d'article	51000.140.130
Marque	-
UBB	951351757848
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251169
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	130 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info

Dimensions avec
un diamètre M20
et dimensions avec
une longueur 8xd,
ont une classe de
résistance minimale
de 50.


Normes

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Dessin technique

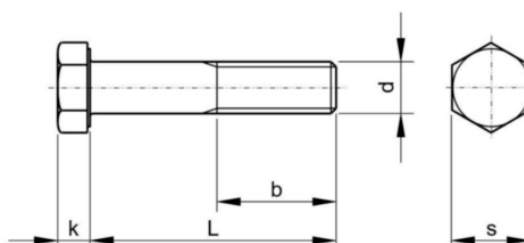

L (mm) 130

P 2

s 22