


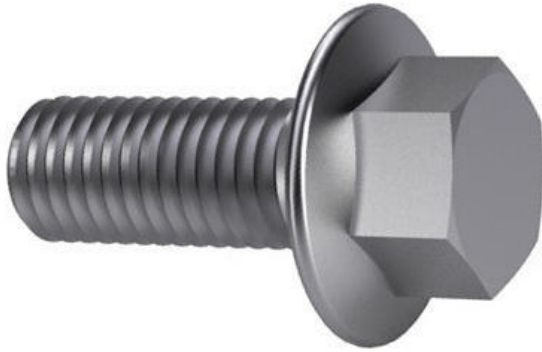

Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X50

Numéro d'article	51018.080.050
Marque	-
UBB	500635894982
UNSPSC	31161620
EAN	8715494552035
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	50 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.2.3.4M
ISO	≈4162
DIN	≈6921
EN	≈1665

Spécifications techniques

b (min.)	22
d-D	M8
dc (max.)	18
k (max.)	8.1
L (mm)	50
P	1.25
s	13

Dessin technique

