


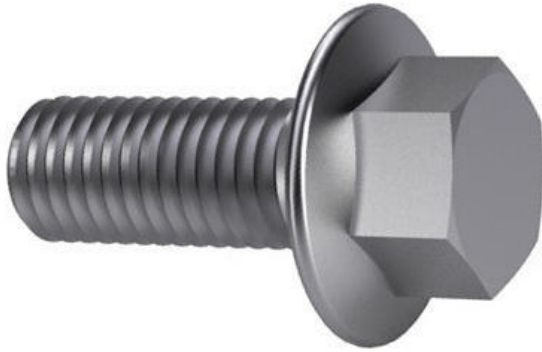

Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M10X50

Numéro d'article	51018.100.050
Marque	-
UBB	500635895716
UNSPSC	31161620
EAN	8715494552158
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	50 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈4162
DIN	≈6921
ASME	≈B18.2.3.4M
EN	≈1665

Spécifications techniques

b (min.)	26
d-D	M10
dc (max.)	22.3
k (max.)	9.2
L (mm)	50
P	1.5
s	15

Dessin technique

