


Vis à tête fraisée à six lobes internes DIN ≈965 A Acier inoxydable (Inox) A2 M1,6X8

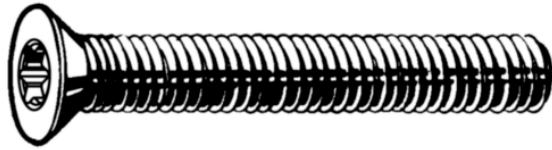

Numéro d'article	51305.016.008
Marque	-
UBB	500634417405
UNSPSC	31161504
EAN	8715494551496
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M1.6
Longueur	8 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-119-1
ISO	≈14581
DIN	≈965

Spécifications techniques

d-D	M1.6
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3
Filetage total quand $L \leq$	18
k (max.)	0.96
L (mm)	8
P	0.35
Clé	5

Dessin technique

