


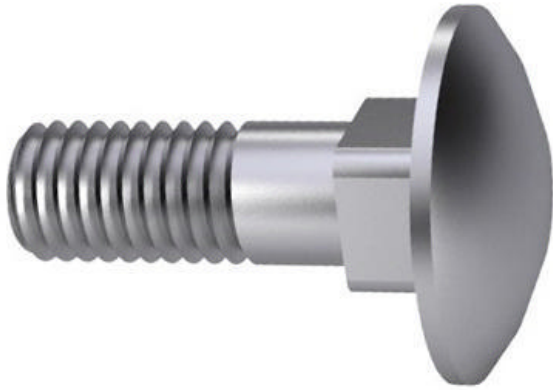

## Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M5X12

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 51500.050.012                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 500633257372                 |
| UNSPSC           | 31161612                     |
| EAN              | 8715494594653                |
| PKG. de 200      | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M5                |
| Longueur              | 12 mm             |
| Threaded pitch (P)    | 0.8               |
| Classe                | 70                |
| Matière               | Acier inoxydable  |
| Matière technique     | A2                |
| Direction du filetage | Droit             |
| Filetage              | Filetage métrique |

### Normes

|     |       |
|-----|-------|
| BS  | ≈4933 |
| NEN | ≈303  |
| DIN | 603   |
| ISO | ≈8677 |

### Spécifications techniques

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 22    |
| b (min.): L≤125mm         | 16    |
| d-D                       | M5    |
| dk (max.)                 | 13.55 |
| k (max.)                  | 3.3   |
| L (mm)                    | 12    |
| P                         | 0.8   |
| fn (max.)                 | 4.1   |
| Vn (max.)                 | 5.48  |

### Dessin technique

