


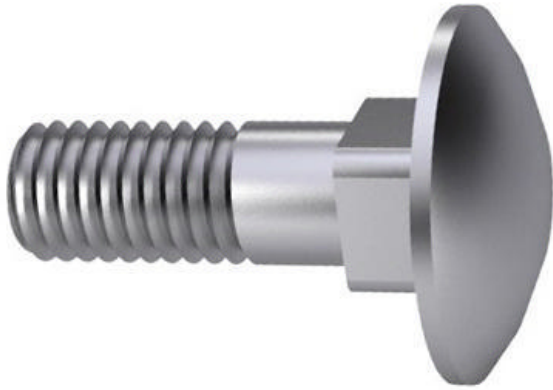

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M5X18

Numéro d'article	51500.050.018
Marque	-
UBB	500633257455
UNSPSC	31161612
EAN	8715494594660
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	18 mm
Threaded pitch (P)	0.8
Classe	70
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4933
ISO	≈8677
DIN	603
NEN	≈303

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
dk (max.)	13.55
k (max.)	3.3
L (mm)	18
P	0.8
fn (max.)	4.1
Vn (max.)	5.48

Dessin technique

