

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M5X50

Numéro d'article	55000.050.050
Marque	-
UBB	950351845637
UNSPSC	31161620
EAN	8715492319999
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	50 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	50

Dessin technique

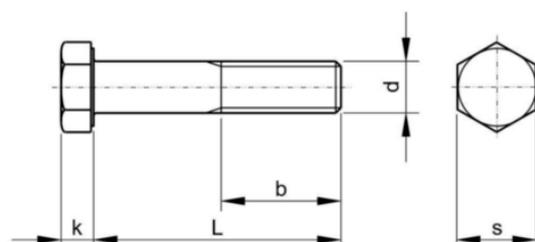

P

0.8

s

8

