

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M10X150

Numéro d'article 55000.100.150

Marque -

UBB 950351849779

UNSPSC 31161620

EAN 8715492320612

PKG. de 25 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	150 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Dessin technique

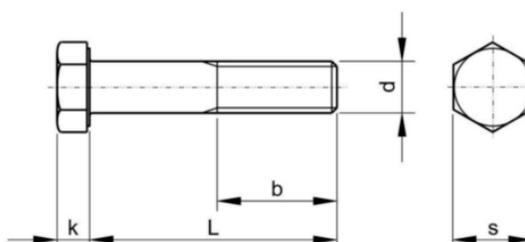

L (mm) 150

P 1.5

s 17