

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M16X200

Numéro d'article	55000.160.200
Marque	-
UBB	951351773688
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321237
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	200 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Dessin technique

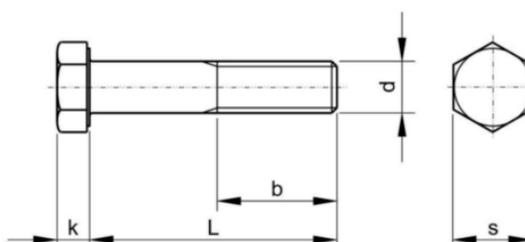

L (mm) 200

P 2

s 24