

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M16X250

Numéro d'article	55000.160.250
Marque	-
UBB	500571368843
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144001
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	250 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Dessin technique

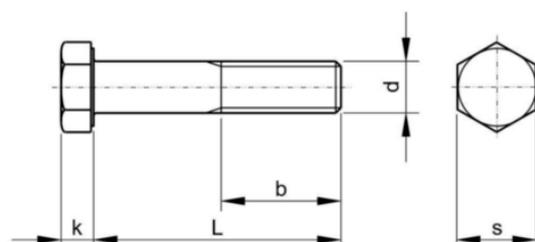

L (mm) 250

P 2

s 24