

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M18X160

Numéro d'article	55000.180.160
Marque	-
UBB	500571369429
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144063
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Longueur	160 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5

Dessin technique

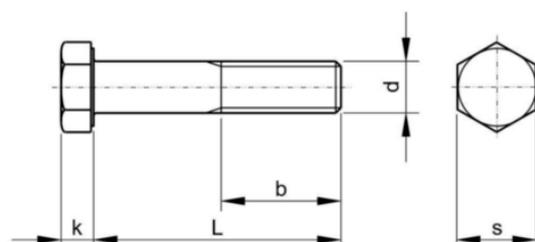

L (mm) 160

P 2.5

s 27