

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M20X85

Numéro d'article 55000.200.085

Marque -

UBB 500571369833

UNSPSC 31161620

EAN 8715494144100

PKG. de 25 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	85 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 52
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 65

b (min.): L≤125mm 46

d-D M20

k 12.5

Dessin technique

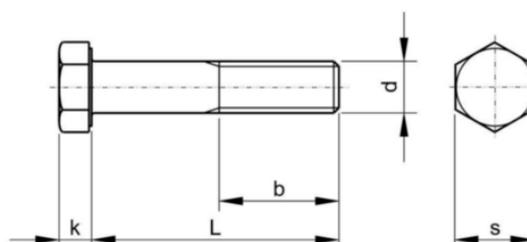

L (mm) 85

P 2.5

s 30