

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M20X120

Numéro d'article	55000.200.120
Marque	-
UBB	950351853391
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321459
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	120 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec
un diamètre M20
et dimensions avec
une longueur 8xd,
ont une classe de
résistance minimale
de 50.


Normes

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L \geq 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5

Dessin technique

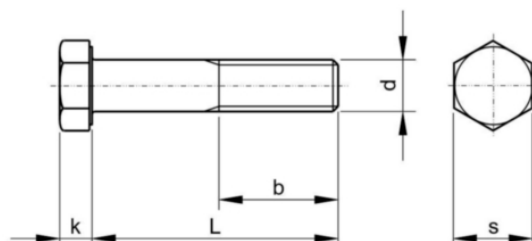

L (mm) 120

P 2.5

s 30