

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M20X220

Numéro d'article 55000.200.220

Marque -

UBB 951351776160

UNSPSC 31161620

EAN 8715492321534

PKG. de 5 Boîte complete  
uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	220 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

### Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

### Spécifications techniques

b (min.): 52  
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 65

b (min.): L≤125mm 46

d-D M20

k 12.5

### Dessin technique

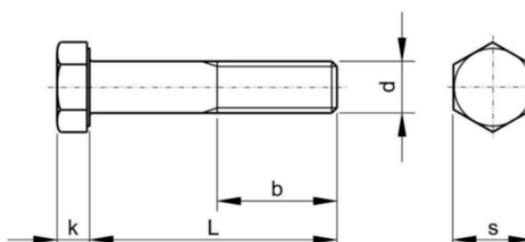

L (mm) 220

P 2.5

s 30