

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M20X280

Numéro d'article	55000.200.280
Marque	-
UBB	951351776731
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321572
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	280 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec
un diamètre M20
et dimensions avec
une longueur 8xd,
ont une classe de
résistance minimale
de 50.


Normes

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L \geq 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5

Dessin technique

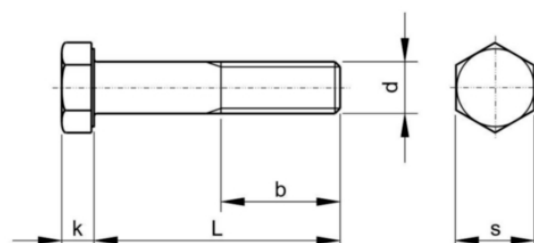

L (mm) 280

P 2.5

s 30