

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M22X90

Numéro d'article 55000.220.090

Marque -

UBB 951351777150

UNSPSC 31161620

EAN 8715492321602

PKG. de 10 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M22
Longueur	90 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14

Dessin technique

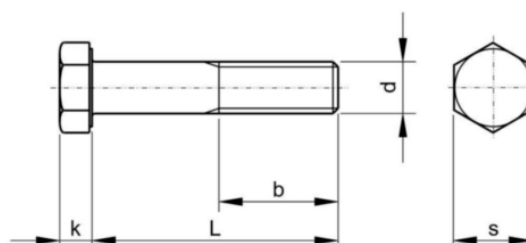

L (mm)	90
P	2.5
s	32