

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M24X90

Numéro d'article 55000.240.090

Marque -

UBB 950351854126

UNSPSC 31161620

EAN 8715492321701

PKG. de 5 Boîte complete  
uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	90 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

### Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

### Spécifications techniques

b (min.): 60  
125mm  $L \leq 200$ mm


b (min.): L200mm 73

b (min.):  $L \leq 125$ mm 54

d-D M24

k 15

### Dessin technique

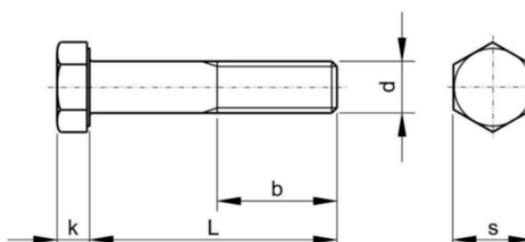

L (mm) 90

P 3

s 36